

Broches à billes · autobloquantes, avec poignée en T

22350.0037



Description produit

Pour fixer, arrêter, ajuster, changer et bloquer rapidement. Déverrouillage simple et rapide lors d'opérations d'assemblage répétitives.
Toutes les versions sont résistantes à la corrosion. L'utilisation d'acier inoxydable 1.4542 : axe traité, trempé par précipitation, présente en plus une bonne résistance à l'usure.
Version avec poignée ergonomique.

Matières

Axe

- inox 1.4542, trempé par précipitation

Poignée

- aluminium, noir similaire à RAL 9005

Bouton-poussoir

- inox, noir

Ressort

- inox

Fonctionnement

Les billes sont déverrouillées en appuyant sur le bouton.

Caractéristique

En inox 1.4542 avec un marquage sous les billes.

Plus d'informations

Notes

Réalisations spéciales sur demande.

- Ce produit est également disponible en dimensions INCH.


Accessoires

Possibilité de fixation avec l'utilisation des câbles de retenue EH 22400.

Autres produits

- Douilles de fixation, pour broches à billes et axes de fixation
- Douilles de fixation, avec flasque, pour broches à billes et axes de fixation
- Câbles de retenue
- Douille de perçage et guidage, à collerette, DIN 172 A
- Douille de perçage et guidage, sans collerette, DIN 179 A
- Broches à billes avec poignée T, simple effet - selon NAS / MS17985

Plan

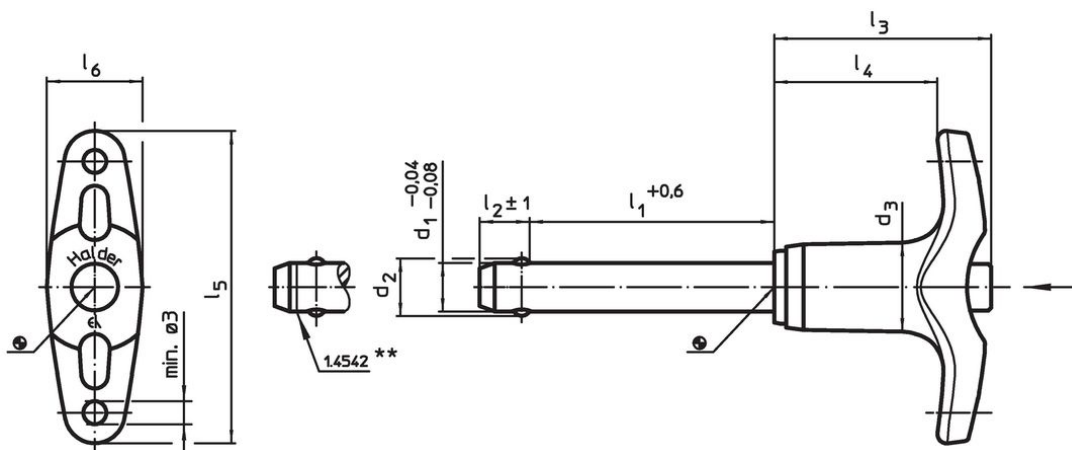

** Version en inox 1.4542 avec marquage.

